


# ACU2-B 有源控制器



扫一扫看视频

- **紧凑型**柔触夹爪有源控制器。体积小，重量轻，安装方便。
- 内置气源，小巧轻便。
- -85~100kPa输出气压范围，全面支持从柔喙到柔触手指和吸盘的驱动。
- 工作正压，工作负压可通过面板按钮实时调节。
- 一体化面板集成数显与操作按钮。
- 拥有手动（按钮）和自动(I/O电平信号)两种控制模式，通配各种机械臂，PLC终端。
- IP54电气防护等级，防水防尘，适用各种恶劣工况，拥有智能的报警功能，安全，稳定，无需担心误操作。

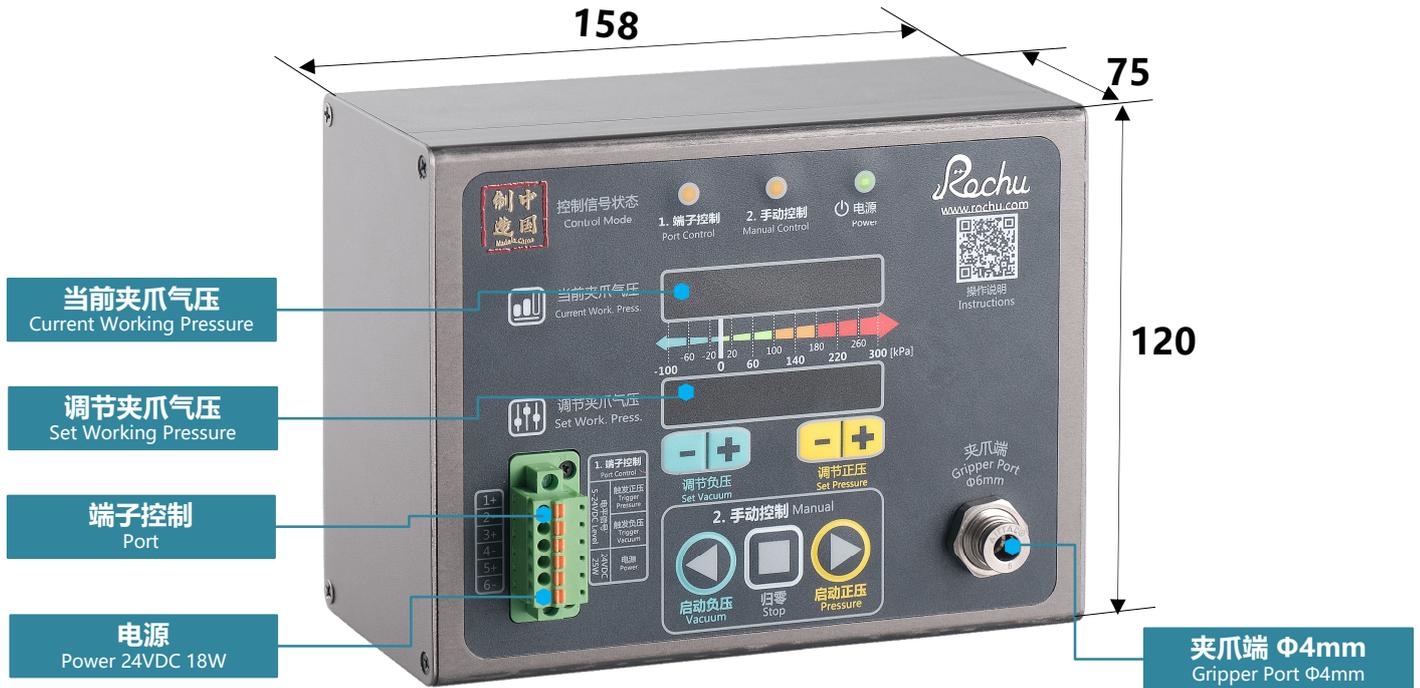

## 工作参数

名称	范围	名称	范围
额定电压	24 VDC	外壳材质	铝合金阳极氧化
额定功率	18 W	尺寸	158*120*75 mm
输出气压	-85~100kPa	净重	1.05 kg
防护等级	IP54	寿命	5000 小时
正压流量:	4L/min	控制方式	a. 手动按钮
负压流量:	4L/min		b. I/O, 电平信号
工作噪音:	XX dB	工作模式	持续信号驱动

ACU  
有源  
驱动器

# ACU的接线方式 / Connection of ACU



扫一扫看视频



↕ I/O 信号 或 Modbus TCP/RTU-485



ACU  
有源驱动器

